

Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic A2

Artikelnummer: 6068968

OBO
BETTERMANN

Kabelrinnenverbinder mit Schnellbefestigung für die schraubenlose Verbindung von gelochten Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Durch die optimierte Bauform kann der Verbinder zur Herstellung von Radien und als Längenausgleichsstück bei großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten	
Artikelnummer	6068968
Typ	KTS MV 650 A2
Bezeichnung 1	Längsverbinder-Set
Bezeichnung 2	für Kabelrinne Magic
Hersteller	OBO
Dimension	60x500x200
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	57,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,9738 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Längsverbinder-Set Magic A2

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6068968

Abmessungen

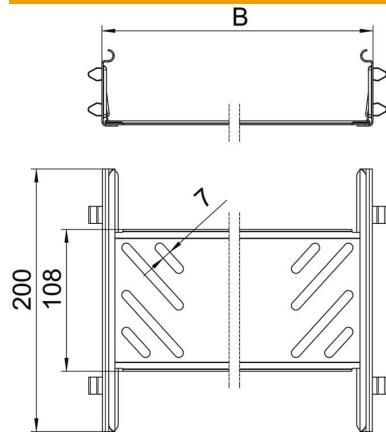

Abmessung	60x500
Länge	200 mm
Breite	500 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1 mm
Maß	500 mm
B	

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbundungsart	schraubloser Verbinder