


Technisches Datenblatt

BKK-Grundprofil 150 FT, Standard

Artikelnummer: 6070345

OBO
BETTERMANN

BKK-Grundprofil, gelocht, zur Erstellung von individuellen Kabelrinnen.

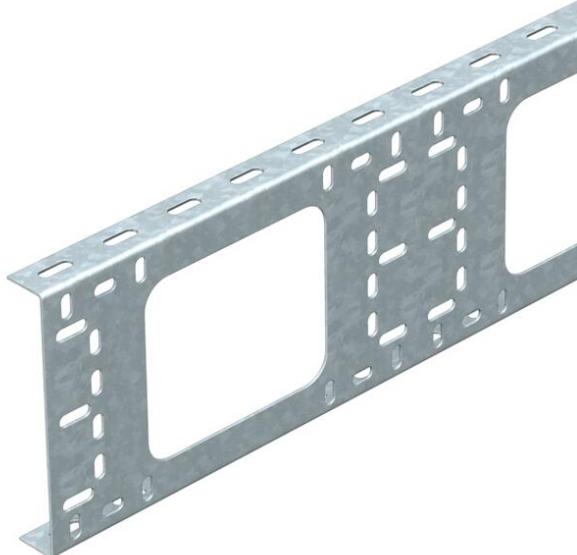

CE

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6070345
Typ	BKK 150 FT
Bezeichnung 1	BKK-Grundprofil
Hersteller	OBO
Dimension	25x150x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	160 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,7158 kg CO2e / 1 Meter

 

Technisches Datenblatt

BKK-Grundprofil 150 FT, Standard

Artikelnummer: 6070345

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

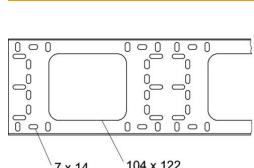

Länge	3.000 mm
Blechstärke	1,5 mm

Technische Daten

Montagelochung im Boden	ja
Seitenlochung	ja