


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FT

Artikelnummer: 6080865



Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.

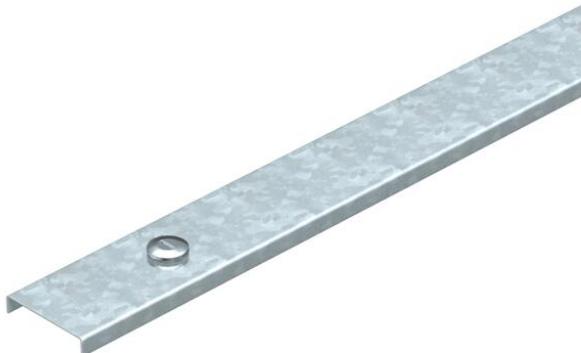

CE

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6080865
Typ	AZDMD 150 FT
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	für AZ-Kleinkanal
Hersteller	OBO
Dimension	153x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	153,07 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,3781 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FT

Artikelnummer: 6080865

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

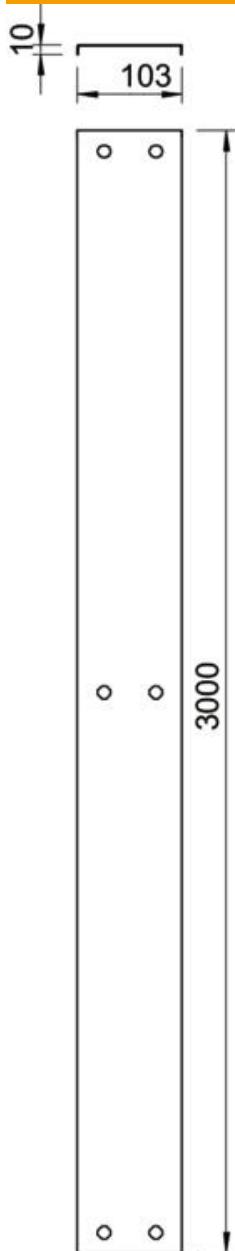

Länge	3.000 mm
Breite	153 mm
Höhe	10 mm
Blechstärke	1 mm
Maß H	10 mm

Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel FT

Artikelnummer: 6080865



Technische Daten

Anzahl Drehriegel	6 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein