

# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel A2

Artikelnummer: 6080870



Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.



CE

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6080870
Typ	AZDMD 150 A2
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	für AZ-Kleinkanal
Hersteller	OBO
Dimension	153x3000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	139,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,5042 kg CO2e / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel A2

Artikelnummer: 6080870

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

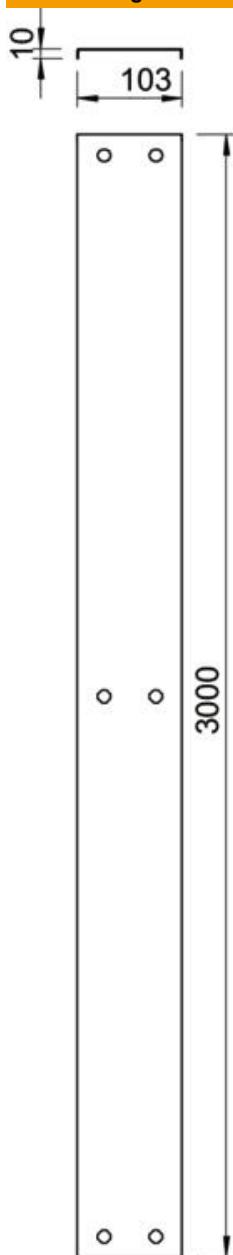

Länge	3.000 mm
Breite	153 mm
Höhe	10 mm
Blechstärke	1 mm
Maß H	10 mm

# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel A2

Artikelnummer: 6080870



### Technische Daten

Anzahl Drehriegel	6 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein