

Technisches Datenblatt

Deckel für Mittenabhängung Gewindestange FS

Artikelnummer: 6080979



Deckel gelocht, zur Gewindestangenmontage, für AZ-Kleinkanal.
Zur Befestigung des Deckels wird die Deckelklammer DKU benötigt.



CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6080979
Typ	AZDG 100 FS
Bezeichnung 1	Deckel gelocht
Bezeichnung 2	Lochdurchmesser 12 mm
Hersteller	OBO
Dimension	103x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	93,23 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,1431 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Deckel für Mittenabhängung Gewindestange FS


Artikelnummer: 6080979



Abmessungen

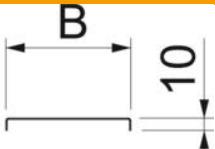

Länge	3.000 mm
Breite	103 mm
Höhe	10 mm
Blechstärke	1 mm
Maß	103 mm
B	
Maß H	10 mm

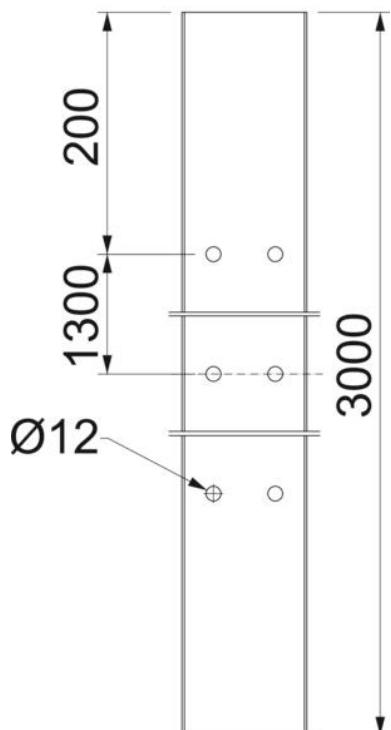

Technische Daten

Befestigungsart	Deckelklammer
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein