


Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder A4

Artikelnummer: 6091343

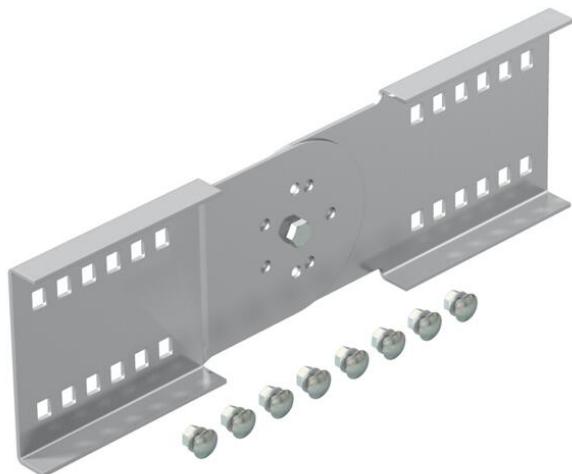

Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen- und Leitern mit 110 mm Seitenhöhe.
Inklusiv anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6091343
Typ	WRGV 110 A4
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Weitspann-System 110
Hersteller	OBO
Dimension	110x380
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	120 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	9,2207 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder A4

Artikelnummer: 6091343



Abmessungen

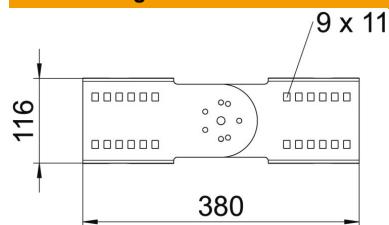

Länge	380 mm
Breite	20 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	2,5 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	110 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder