

# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 160 FT

Artikelnummer: 6098831



Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.  
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.



**St** Stahl  
**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6098831
Typ	WRAA 163 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelrinne 160
Hersteller	OBO
Dimension	160x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2026 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	68,4181 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 160 FT

Artikelnummer: 6098831

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

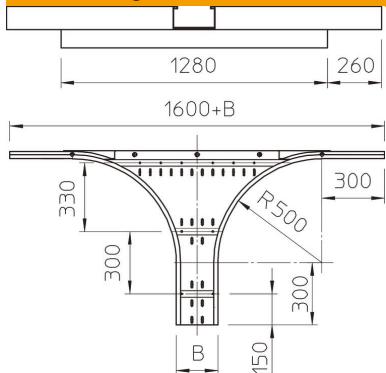

Breite	300 mm
Höhe	160 mm
Blechstärke	2 mm
Maß	300 mm
B	1600+B
Maß R	500 mm

### Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Materialstärke Bodenblech	1,5 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	2 mm