


Technisches Datenblatt

Eckanbaustück 160FS

Artikelnummer: 6098860

OBO
BETTERMANN

Eckanbaustück für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit der Seitenhöhe 160 mm. Inklusive Befestigungsmaterial.

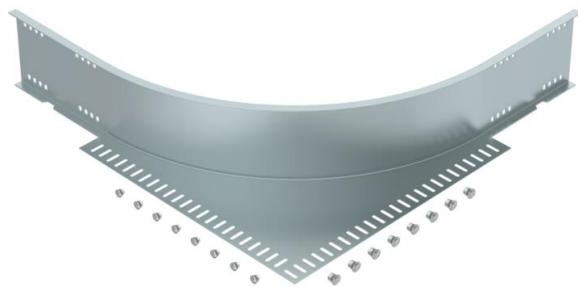

CE UK
CA

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 6098860 |
| Typ | WEAS 160 FS |
| Bezeichnung 1 | Eckanbaustück |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 160 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 632 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 17,2297 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Eckanbaustück 160FS

Artikelnummer: 6098860

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

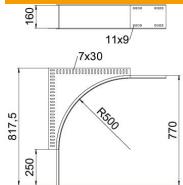

| | |
|-------|--------|
| Höhe | 160 mm |
| Maß h | 160 mm |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Art des Verbinder Kabeltragsystem | geschraubt |