


Technisches Datenblatt

Einlegeblech DD

Artikelnummer: 6103352



Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.
Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschrauben mit Kombimutter
des Typs FR SB 6x30 verwenden.

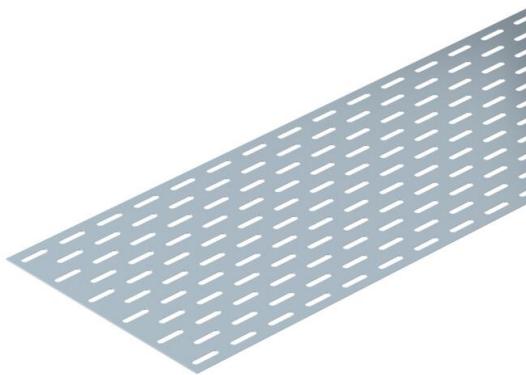

- St** Stahl
DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	6103352
Typ	ELB-L 20 DD
Bezeichnung 1	Einlegeblech
Bezeichnung 2	gelocht, für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	200x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	88,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,3701 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Einlegeblech DD

Artikelnummer: 6103352

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

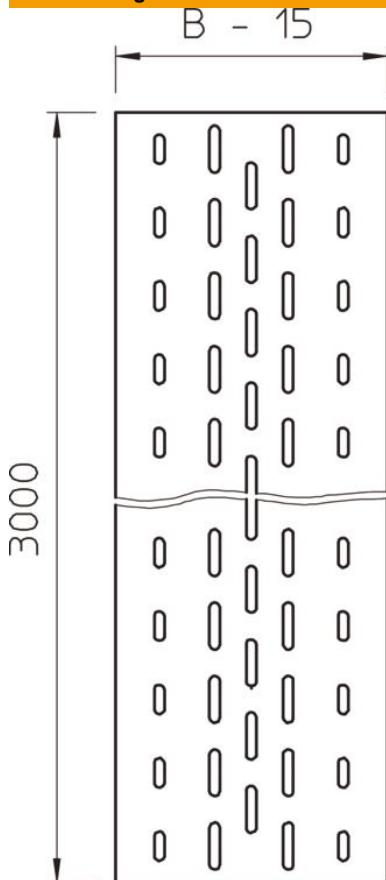

Länge	3.000 mm
Breite	200 mm
Höhe	45 mm
Maß B	200 mm

Technische Daten

Materialstärke | 1 mm