


# Technisches Datenblatt

## Einlegeblech A2

Artikelnummer: 6103614

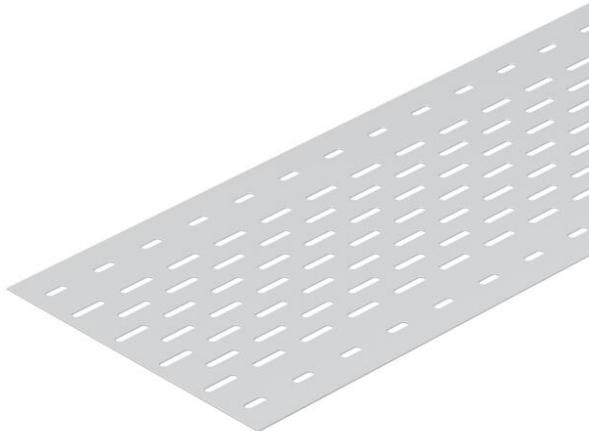

Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.  
Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschrauben mit Kombimutter  
des Typs FR SB 6x30 verwenden.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6103614
Typ	ELB-L20 A2
Bezeichnung 1	Einlegeblech
Bezeichnung 2	gelocht, für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	200x3000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	94.4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6.4402 kg CO2e / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

## Einlegeblech A2

Artikelnummer: 6103614



### Abmessungen

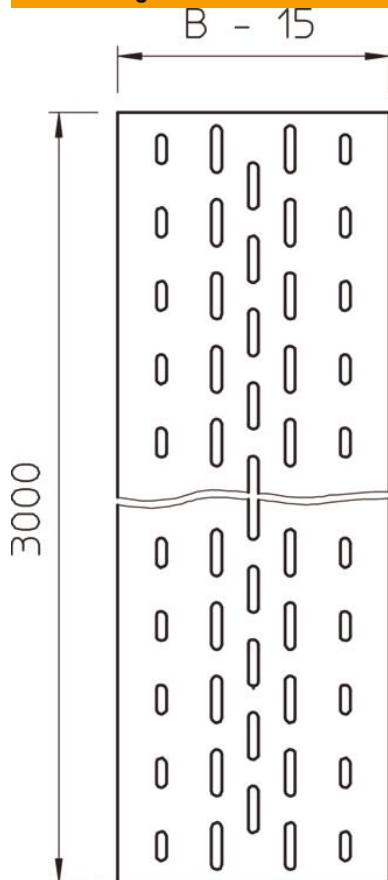

Länge	3.000 mm
Breite	200 mm
Höhe	45 mm
Maß	200 mm
B	

### Technische Daten

Materialstärke | 1 mm