


Technisches Datenblatt

Einlegeblech A2

Artikelnummer: 6103618

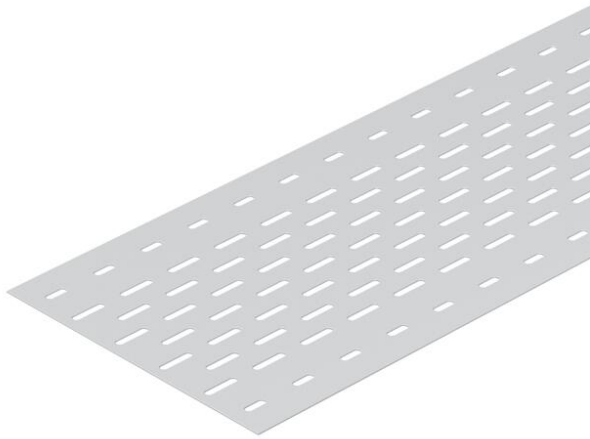

Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.
Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundsrauben mit Kombimutter des Typs FR SB 6x30 verwenden.



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6103618
Typ	ELB-L30 A2
Bezeichnung 1	Einlegeblech
Bezeichnung 2	gelocht, für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	300x3000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	146,567 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	9,0163 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Einlegeblech A2

Artikelnummer: 6103618



Abmessungen

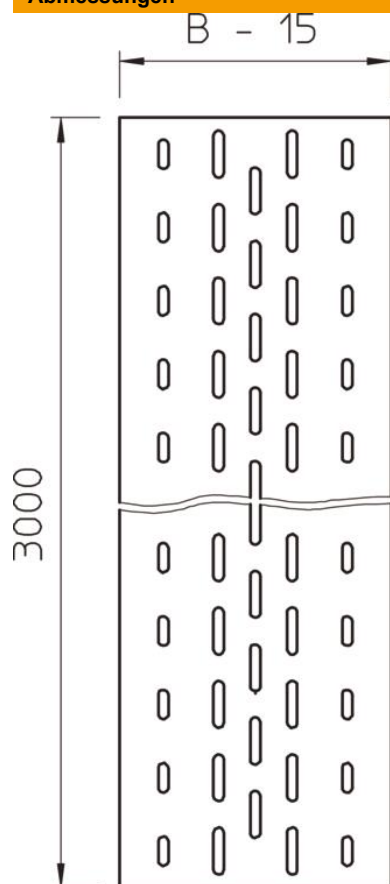

Länge	3.000 mm
Breite	300 mm
Höhe	45 mm
Maß B	300 mm

Technische Daten

Materialstärke	1 mm
----------------	------