


# Technisches Datenblatt

## Einlegeblech A2

Artikelnummer: 6103626

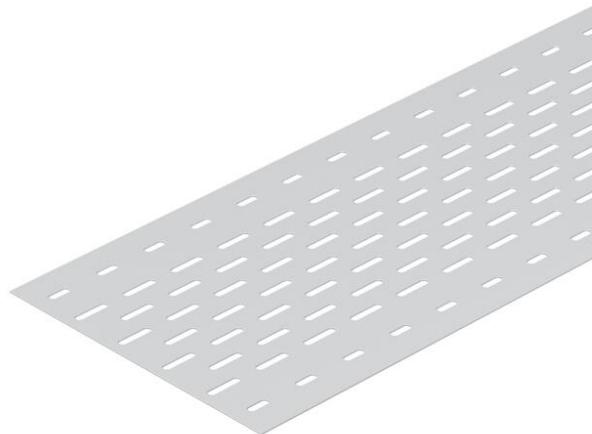

Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.  
Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschrauben mit Kombimutter  
des Typs FR SB 6x30 verwenden.



**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6103626
Typ	ELB-L50 A2
Bezeichnung 1	Einlegeblech
Bezeichnung 2	gelocht, für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	500x3000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	250,867 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	15,0272 kg CO2e / 1 Meter


# Technisches Datenblatt

## Einlegeblech A2

Artikelnummer: 6103626

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

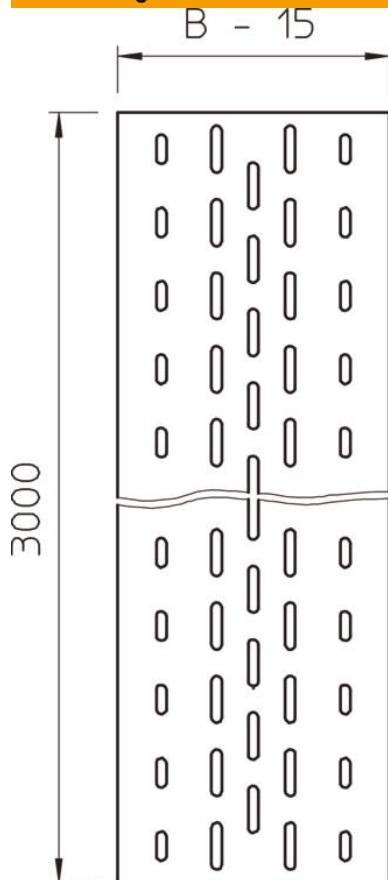

Länge	3.000 mm
Breite	500 mm
Höhe	45 mm
Maß	500 mm
B	

### Technische Daten

Materialstärke | 1 mm