


# Technisches Datenblatt

**D-Sub9-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss**

**Artikelnummer: 6104634**

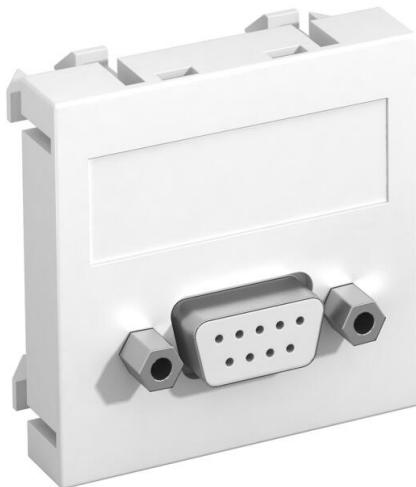

Multimediaträger mit einer D-Sub9-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, D-Sub9-Buchse (RS232) mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

**PC** Polycarbonat

## Stammdaten

Artikelnummer	6104634
Typ	MTG-DB9 S RW1
Bezeichnung 1	Multimediaträger D-Sub9
Bezeichnung 2	Buchse mit Schraubanschluss
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,0424 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

D-Sub9-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Schraubanschluss


Artikelnummer: 6104634

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen



Breite	45 mm
Höhe	45 mm

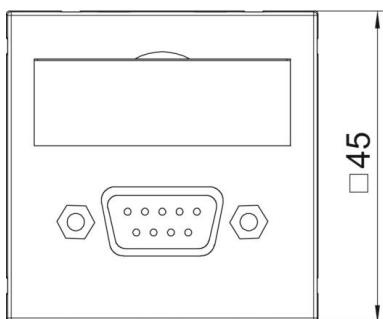

## Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klapdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	D-Subminiatur
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte