

Technisches Datenblatt

**Multimediaträger für VGA/D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul,
Auslass gerade
Artikelnummer: 6104706**

OBO
BETTERMANN

Multimediaträger für einen VGA / D-Sub9 Steckverbinder, Kabelausslass gerade, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	6104706
Typ	MTG-DB O RW1
Bezeichnung 1	Multimediaträger VGA/D-Sub9
Bezeichnung 2	ohne Anschlussbuchse
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0822 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Multimediaträger für VGA/D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul,
Auslass gerade
Artikelnummer: 6104706

OBO
BETTERMANN

Abmessungen



Breite	45 mm
Höhe	45 mm

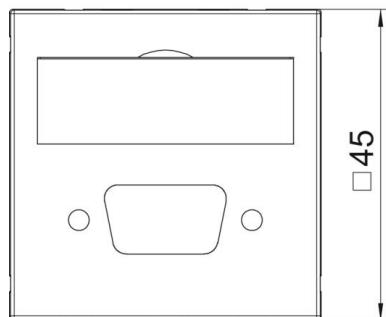

Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beleuchtung	nein
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klapdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	VGA
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Auslassrichtung	gerade
Mit Buchsen/Kupplungen	nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/ Kupplungen	1