

Technisches Datenblatt

Multimediaträger für VGA/D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul,
Auslass gerade
Artikelnummer: 6104712



Multimediaträger für einen VGA / D-Sub9 Steckverbinder, Kabelausslass gerade, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

PC Polycarbonat

Stammdaten


Artikelnummer	6104712
Typ	MTG-DB O AL1
Bezeichnung 1	Multimediaträger VGA/D-Sub9
Bezeichnung 2	ohne Anschlussbuchse
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	alu lackiert
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0553 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


Multimediaträger für VGA/D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul,
Auslass gerade
Artikelnummer: 6104712



Abmessungen

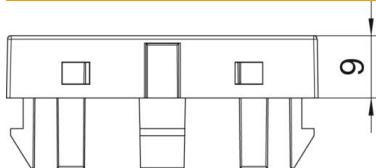

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

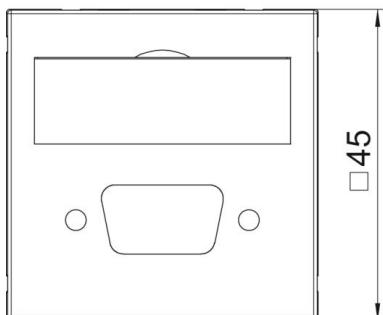

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beleuchtung	nein
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klapdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	VGA
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Auslassrichtung	gerade
Mit Buchsen/Kupplungen	nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/ Kupplungen	1