

Technisches Datenblatt

DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Artikelnummer: 6104754



Multimediaträger mit einer DVI-I-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes DVI-I-Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.



PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	6104754
Typ	MTG-DVI F RW1
Bezeichnung 1	Multimediaträger DVI
Bezeichnung 2	mit Kabel, Buchse-Buchse
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,164 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel


Artikelnummer: 6104754



Abmessungen



Breite	45 mm
Höhe	45 mm

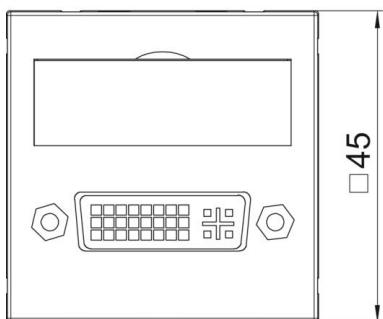

Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beleuchtung	nein
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klapptdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	sonstige
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Auslassrichtung	gerade
Mit Buchsen/Kupplungen	ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	1