

Technisches Datenblatt

DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Artikelnummer: 6104757



Multimediaträger mit einer DVI-I Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes DVI-I Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	6104757
Typ	MTG-DVI F SWGR1
Bezeichnung 1	Multimediaträger DVI
Bezeichnung 2	mit Kabel, Buchse-Buchse
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	schwarzgrau; RAL 7021
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0853 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

DVI-I Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel


Artikelnummer: 6104757

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

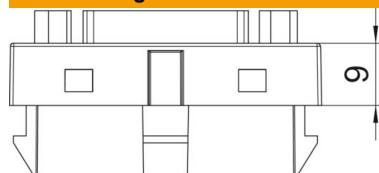

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

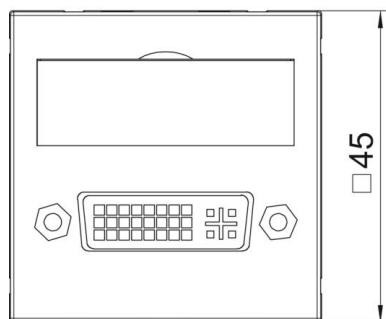

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beleuchtung	nein
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klapdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	sonstige
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Auslassrichtung	gerade
Mit Buchsen/Kupplungen	ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	1