

# Technisches Datenblatt

**USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss**  
**Artikelnummer: 6104892**



Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, USB 3.0-Buchse Typ A mit Schraubanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

**PC** Polycarbonat

## Stammdaten


Artikelnummer	6104892
Typ	MTS-U3A S AL1
Bezeichnung 1	Multimediaträger USB 3.0 A
Bezeichnung 2	Buchse mit Schraubanschluss
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	alu lackiert
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2244 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

**USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als Schraubanschluss**  
**Artikelnummer: 6104892**

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen

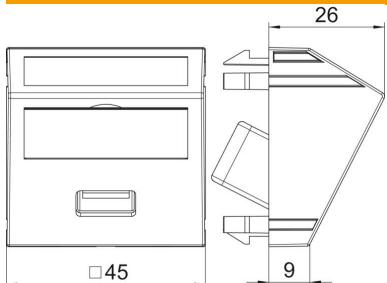

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

## Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klapptablett	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	ja
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	26 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	USB
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte