

Technisches Datenblatt

USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Artikelnummer: 6104925



Multimediaträger mit einer USB 3.0-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes USB 3.0 Typ A-Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	6104925
Typ	MTG-U3A F SWGR1
Bezeichnung 1	Multimediaträger USB 3.0 A-A
Bezeichnung 2	mit Kabel, Buchse-Buchse
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	schwarzgrau; RAL 7021
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3394 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

USB 2.0/3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel

Artikelnummer: 6104925

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

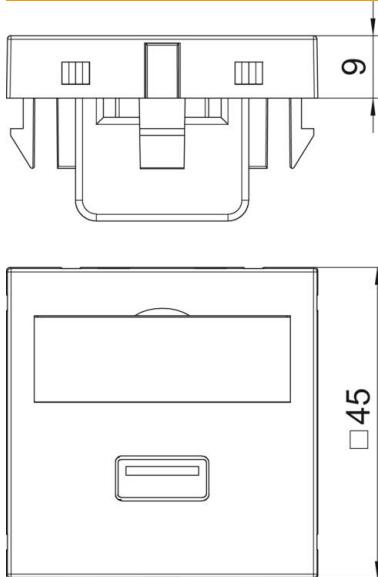

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klapptdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	ja
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	USB
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Auslassrichtung	gerade