

# Technisches Datenblatt

**Mini-Klinken-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss**

**Artikelnummer: 6104946**

**OBO**  
BETTERMANN



Multimediaträger mit einer Mini-Klinken-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, Mini-Klinken-Buchse (TRS 3,5 mm) mit Lötanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

**PC** Polycarbonat

## Stammdaten

Artikelnummer	6104946
Typ	MTG-MK L RW1
Bezeichnung 1	Multimediaträger Audio-Klinke
Bezeichnung 2	1x Buchse mit Lötanschluss
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1319 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

Mini-Klinken-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als Lötanschluss


Artikelnummer: 6104946

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen

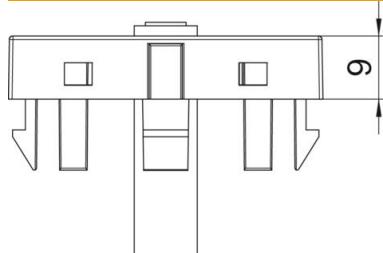

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

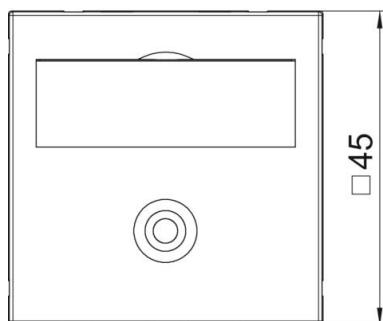

## Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klapptdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	Klinke
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte