

Technisches Datenblatt

**BNC-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kupplung, reinweiß
Artikelnummer: 6105018**



Multimediaträger mit einer BNC-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, BNC-Kupplung in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

PC Polycarbonat

Stammdaten


Artikelnummer	6105018
Typ	MTG-BC F RW1
Bezeichnung 1	Multimediaträger Video-BNC
Bezeichnung 2	1x Kupplung, Buchse-Buchse
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,092 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

BNC-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kuppung, reinweiß
Artikelnummer: 6105018

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

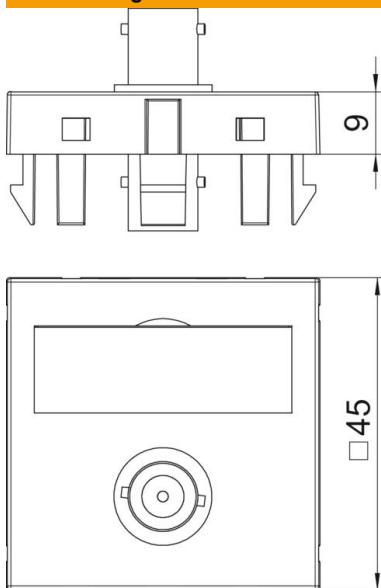

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Halogenfrei	ja
Klapptdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	BNC/TNC
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte