

# Technisches Datenblatt

**BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung, schwarzgrau**  
**Artikelnummer: 6105021**



Multimediaträger mit einer BNC-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, BNC-Kupplung in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

**PC** Polycarbonat

## Stammdaten


Artikelnummer	6105021
Typ	MTG-BC F SWGR1
Bezeichnung 1	Multimediaträger Video-BNC
Bezeichnung 2	1x Kupplung, Buchse-Buchse
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	schwarzgrau; RAL 7021
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0695 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung, schwarzgrau  
Artikelnummer: 6105021



## Abmessungen

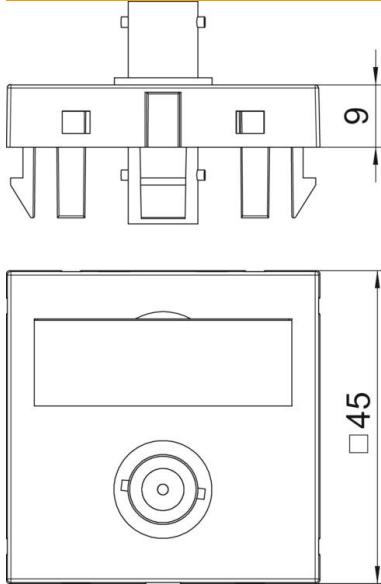

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

## Technische Daten

Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	BNC/TNC
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Auslassrichtung	gerade