

Technisches Datenblatt

BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung, alu lackiert

Artikelnummer: 6105024

OBO
BETTERMANN



Multimediaträger mit einer BNC-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, BNC-Kupplung in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

PC Polycarbonat

Stammdaten


Artikelnummer	6105024
Typ	MTG-BC F AL1
Bezeichnung 1	Multimediaträger Video-BNC
Bezeichnung 2	1x Kupplung, Buchse-Buchse
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	alu lackiert
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0961 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung, alu lackiert
Artikelnummer: 6105024

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

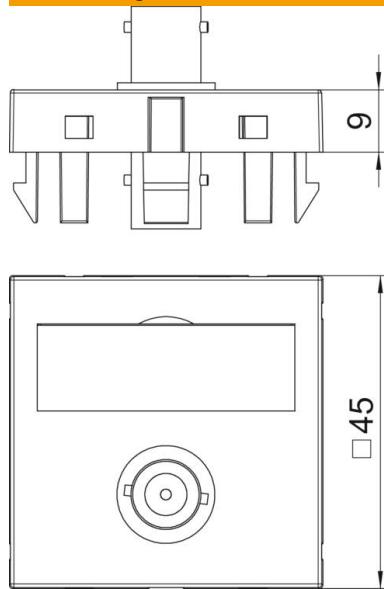

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	BNC/TNC
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte