

Technisches Datenblatt

2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung, schwarzgrau
Artikelnummer: 6105105



Multimediaträger mit zwei BNC Anschlussbuchsen, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, zwei BNC Kupplungen in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

PC Polycarbonat

Stammdaten


Artikelnummer	6105105
Typ	MTS-2BC F SWGR1
Bezeichnung 1	Multimediaträger Audio-BNC
Bezeichnung 2	2x Kupplung, Buchse-Buchse
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	schwarzgrau; RAL 7021
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1266 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kuppung, schwarzgrau
Artikelnummer: 6105105

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

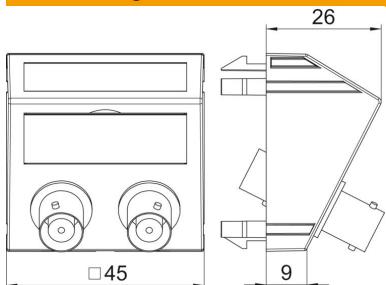

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Halogenfrei	ja
Klapptdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	26 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	BNC/TNC
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Auslassrichtung	schräg