

# Technisches Datenblatt

**Component Video-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1-Kupplung, reinweiß**  
**Artikelnummer: 6105150**



Multimediaträger mit drei Cinch-Anschlussbuchsen für Component Video, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung rot/grün/-blau. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

**PC** Polycarbonat

## Stammdaten


|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6105150                      |
| Typ                                 | MTS-3R F RW1                 |
| Bezeichnung 1                       | Multimediaträger Video-Cinch |
| Bezeichnung 2                       | 3x Kupplung, Buchse-Buchse   |
| Hersteller                          | OBO                          |
| Dimension                           | 45x45mm                      |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010           |
| Werkstoff                           | Polycarbonat                 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                            |
| Mengeneinheit                       | Stück                        |
| Gewicht                             | 3,4 kg                       |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                   |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1068 kg CO2e / 1 Stück     |

# Technisches Datenblatt

Component Video-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als  
1:1-Kupplung, reinweiß  
Artikelnummer: 6105150



## Abmessungen

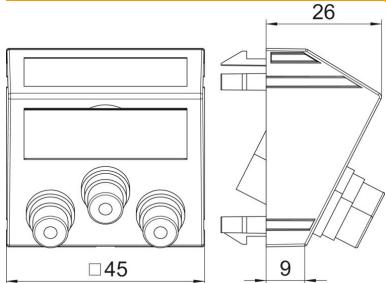

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 45 mm |
| Höhe   | 45 mm |

## Technische Daten

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Anzahl der Einheiten      | 1                                       |
| Ausführung der Oberfläche | matt                                    |
| Befestigungsart           | einrasten                               |
| Halogenfrei               | ja                                      |
| Klappdeckel               | nein                                    |
| Lüsterklemme              | nein                                    |
| Mit Aufdruck              | nein                                    |
| Mit Staubschutz           | nein                                    |
| Schutzart                 | IP20                                    |
| Tiefe                     | 26 mm                                   |
| Tragring                  | nein                                    |
| Transparent               | nein                                    |
| Verwendung                | Cinch                                   |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein                                    |
| Zusammenstellung          | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |