

# Technisches Datenblatt

**Audio/Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade,  
als 1:1-Kupplung, schwarzgrau  
Artikelnummer: 6105189**

**OBO**  
BETTERMANN



Multimediaträger mit drei Cinch-Anschlussbuchsen für Audio-Video, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung gelb/rot/weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

**PC** Polycarbonat

## Stammdaten


Artikelnummer	6105189
Typ	MTG-12R F SWGR1
Bezeichnung 1	Multimediaträger Audio / Video
Bezeichnung 2	3x Kupplung, Buchse-Buchse
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	schwarzgrau; RAL 7021
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0737 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

Audio/Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade,  
als 1:1-Kupplung, schwarzgrau  
Artikelnummer: 6105189

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen

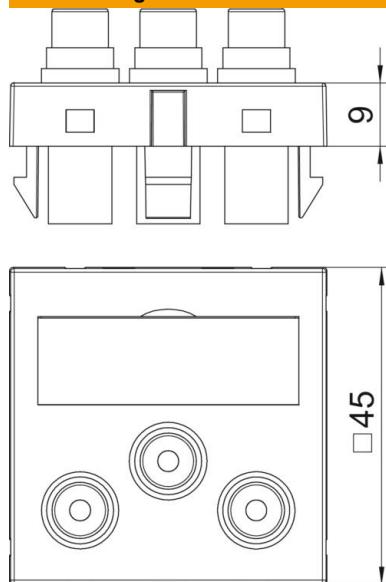

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

## Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Halogenfrei	ja
Klapdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	Cinch
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Auslassrichtung	gerade