


Technisches Datenblatt

Audio/Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade,
als 1:1-Kupplung, alu lackiert
Artikelnummer: 6105192

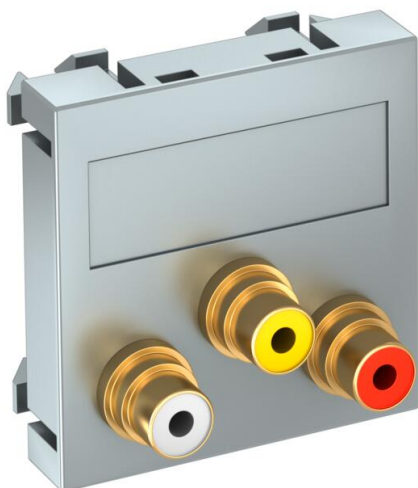

Multimediaträger mit drei Cinch-Anschlussbuchsen für Audio-Video, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, drei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung gelb/rot/weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	6105192
Typ	MTG-12R F AL1
Bezeichnung 1	Multimediaträger Audio / Video
Bezeichnung 2	3x Kupplung, Buchse-Buchse
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	alu lackiert
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0443 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Audio/Video-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade,
als 1:1-Kupplung, alu lackiert


Artikelnummer: 6105192



Abmessungen



Breite	45 mm
Höhe	45 mm

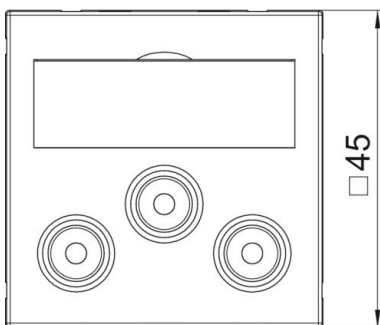

Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	Cinch
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte