

# Technisches Datenblatt

**XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-polig,  
als Lötanschluss, alu lackiert  
Artikelnummer: 6105228**



Multimediaträger mit einer XLR-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, XLR-Stecker 3-polig mit Lötanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

**PC** Polycarbonat

## Stammdaten


Artikelnummer	6105228
Typ	MTG-X3M L AL1
Bezeichnung 1	Multimediaträger XLR 3-polig
Bezeichnung 2	Stecker mit Lötanschluss
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	alu lackiert
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0394 kg CO2e / 1 Stück

# Technisches Datenblatt


XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-polig,  
als Lötanschluss, alu lackiert  
Artikelnummer: 6105228



## Abmessungen

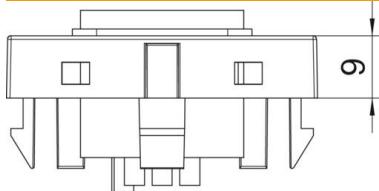

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

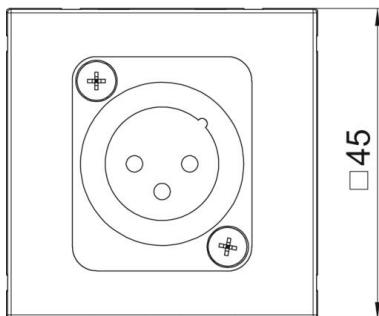

## Technische Daten

Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klapptdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	XLR
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte