

Technisches Datenblatt

USB-Ladegerät

Artikelnummer: 6105304



USB-Ladegerät mit zwei USB Typ A-Buchsen, für das Aufladen von 1-2 mobilen Geräten, maximaler Ladestrom 1x 2100 mA oder 2x 1050 mA.

PC Polycarbonat

Stammdaten	
Artikelnummer	6105304
Typ	MTG-2UC2.1 AL1
Bezeichnung 1	USB Ladegerät
Bezeichnung 2	mit 2.1 A Ladestrom
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	alu lackiert
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3968 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

USB-Ladegerät

Artikelnummer: 6105304



Abmessungen

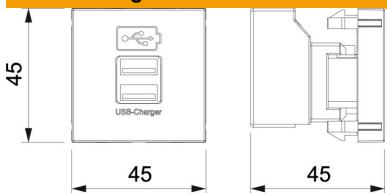

Breite	45 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
Schutzart	IP20
Tiefe	45 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	USB
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte