


Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm²,
Länge 1 m, schwarz
Artikelnummer: 6108710



Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI.

PVC-Schlauchleitung: H05VV-F 3 x 2,5 mm²
Geeignet für den Anschluss von anschlussfertigen Universalträgern Connect UTC an einem Energieverteiler.

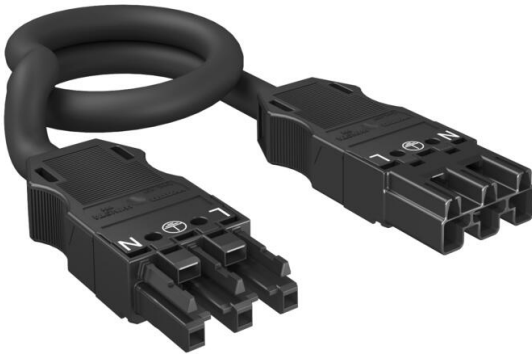

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	6108710
Typ	VL-WIN 3P2.5 1SW
Bezeichnung 1	Verbindungsleitung
Bezeichnung 2	3x2,5mm ² , WINSTA
Hersteller	OBO
Dimension	1000x27x15
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	17,82 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7005 kg CO ₂ e / 1 Stück

Abmessungen



Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung 3-adrig, PVC, Querschnitt 2,5 mm²,
Länge 1 m, schwarz
Artikelnummer: 6108710



Technische Daten

Anzahl Pole	3
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungskabel
Art der Verriegelung	separat
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Bemessungsstoßspannung	4
Brandlast	0,88
Farbe der Kodierung/Kontaktein-satz	schwarz
Halogenfrei	nein
Kabeltyp	H05VV-F
Leitungslänge	1000 mm
Mantel-Farbe	schwarz
Mechanische Kodierung	ja
Nennspannung	250 V
Nennstrom	20 A
Pol-Kennzeichnung	L, N, PE
Querschnitt	2,5 mm ²
Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	3