


Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², Länge 1 m, schwarz
Artikelnummer: 6108730

OBO
BETTERMANN

Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI.

Schlauchleitung: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Geeignet für den Anschluss von anschlussfertigen Universalträgern Connect UTC an einem Energieverteiler.

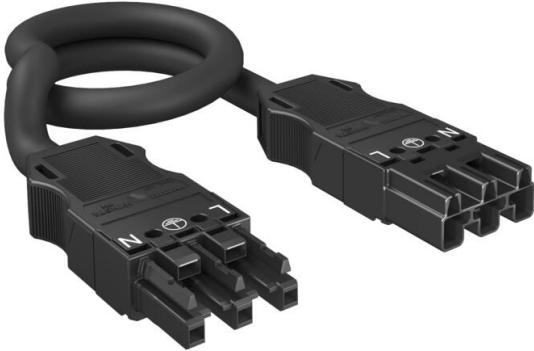


CE

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	6108730
Typ	VL-WIN 3P2.5H1SW
Bezeichnung 1	Verbindungsleitung
Bezeichnung 2	3x2,5mm ² , WINSTA
Hersteller	OBO
Dimension	1000x27x15
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6897 kg CO2e / 1 Stück

 Abmessungen



Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², Länge 1 m, schwarz
Artikelnummer: 6108730



Technische Daten

Anzahl Pole	3
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Art der Verriegelung	separat
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Bemessungsstoßspannung	4
Brandlast	0,88
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz	schwarz
Halogenfrei	ja
Kabeltyp	H05Z1Z1-F
Leitungslänge	1000 mm
Mantel-Farbe	schwarz
Nennspannung	250 V
Nennstrom	20 A
Pol-Kennzeichnung	L, N, PE
Querschnitt	2,5 mm ²
Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	3