


Technisches Datenblatt

**Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², Länge 8 m, schwarz
Artikelnummer: 6108742**



Verbindungsleitung 3 x 2,5 mm² in der Ausführung Buchse - Stecker, Typ WINSTA® MIDI.

Schlauchleitung: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Geeignet für den Anschluss von anschlussfertigen Universalträgern Connect UTC an einem Energieverteiler.

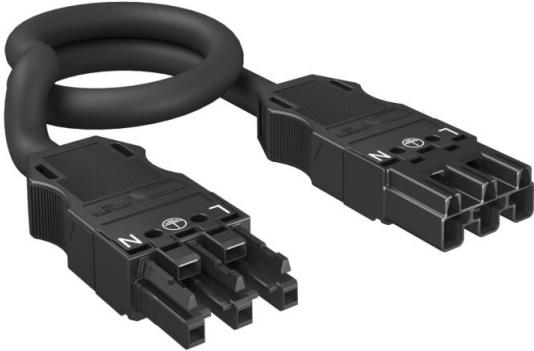


CE

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	6108742
Typ	VL-WIN 3P2.5H8SW
Bezeichnung 1	Verbindungsleitung
Bezeichnung 2	3x2,5mm ² , WINSTA
Hersteller	OBO
Dimension	8000x27x15
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	120,28 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,7895 kg CO2e / 1 Stück

 Abmessungen



Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung 3-adrig, halogenfrei, Querschnitt 2,5 mm², Länge 8 m, schwarz
Artikelnummer: 6108742



Technische Daten

Anzahl Pole	3
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Art der Verriegelung	separat
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Bemessungsstoßspannung	4
Brandlast	5,22
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz	schwarz
Halogenfrei	ja
Kabeltyp	H05Z1Z1-F
Leitungslänge	8000 mm
Mantel-Farbe	schwarz
Nennspannung	250 V
Nennstrom	20 A
Pol-Kennzeichnung	L, N, PE
Querschnitt	2,5 mm ²
Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	3