

Technisches Datenblatt

Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2

Artikelnummer: 6112410

OBO
BETTERMANN



Oberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle der Serie Rapid 45-2 GA.... . Das 2-teilige Oberteil besteht aus einem PVC-Basisprofil und einem Aluminium-Blendprofil.

Hinweis:

Bei eloxierten Aluminium -Kanälen, -Oberteilen und -Formteilen lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugehäuse mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.



Alu Aluminium

Stammdaten

Artikelnummer	6112410
Typ	GA-OT45RW
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	Rapid 45-2 Alu
Hersteller	OBO
Dimension	45x2000
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	47,45 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,7428 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2

Artikelnummer: 6112410

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

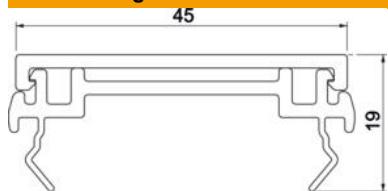

Länge	2.000 mm
Breite	45 mm
Höhe	19 mm

Technische Daten

Ausführung	glatt
Halogenfrei	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP40
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C