

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53100

Artikelnummer: 6112443



Flachwinkel 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA....

Hinweis:

Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.



Alu Aluminium

EL eloxiert

Stammdaten

Artikelnummer	6112443
Typ	GA-FS53100EL
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	Alu starre Form
Hersteller	OBO
Dimension	53x100x175
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	69,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	10,4264 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53100

Artikelnummer: 6112443



Abmessungen

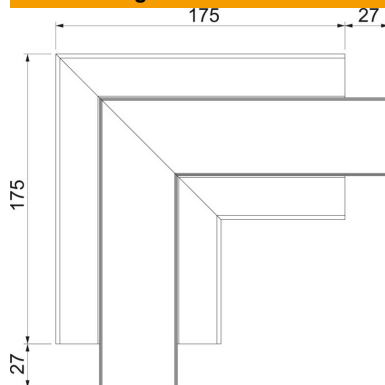

Länge	175 mm
Breite	100 mm
Höhe	53 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Unterteil und Oberteil
für Kanalbreite	100 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	45 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzart	IP40
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich min.	90 mm