

Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53165

Artikelnummer: 6112623



Inneneck 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .

Hinweis:

Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.



Alu	Aluminium
EL	eloxiert

Stammdaten

Artikelnummer	6112623
Typ	GA-IS53165EL
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	Alu starre Form
Hersteller	OBO
Dimension	53x165x175
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	100,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	13,7274 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53165



Artikelnummer: 6112623

Abmessungen

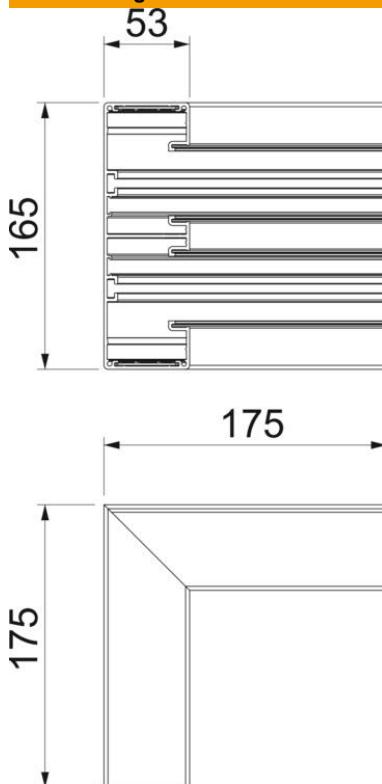

Länge	175 mm
Breite	165 mm
Höhe	53 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil
Form	symmetrisch
für Kanal-Abmessung	53 x 165 mm
für Kanalbreite	165 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	45 mm
Oberteilbreite 2	45 mm
Schutzart	IP40
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich min.	90 mm