

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53165

Artikelnummer: 6112633

OBO
BETTERMANN



Flachwinkel 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .

Hinweis:

Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugehäute mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.



Alu Aluminium
EL eloxiert

Stammdaten

Artikelnummer	6112633
Typ	GA-FS53165EL
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	Alu starre Form
Hersteller	OBO
Dimension	53x165x250
Farbe	aluminium
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	121,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	20,1021 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53165

Artikelnummer: 6112633

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

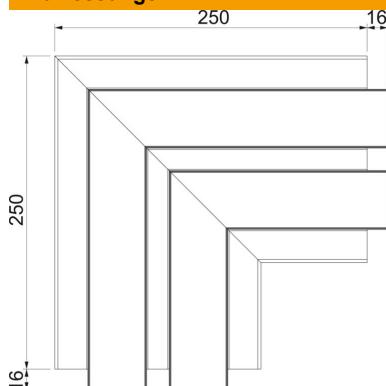

Länge	250 mm
Breite	165 mm
Höhe	53 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil und Oberteil
für Kanalbreite	165 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	45 mm
Oberteilbreite 2	45 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzart	IP40
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Symmetrisch	ja
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-15 °C
Winkelbereich min.	90 mm