


Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 100, Kanalhöhe 53

Artikelnummer: 6113000

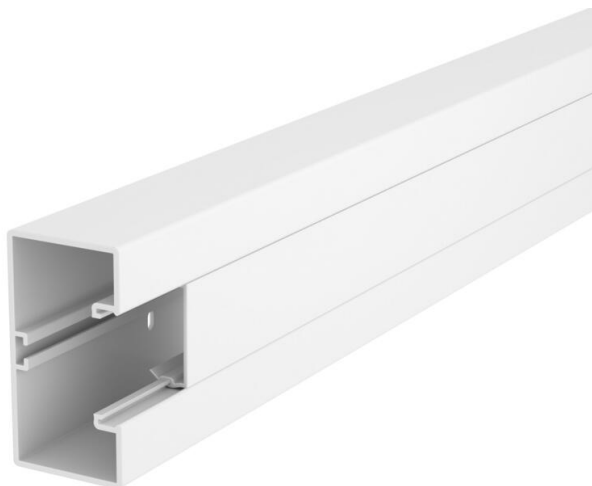

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6113000
Typ	GK-53100RW
Bezeichnung 1	Geräteeinbaukanal
Bezeichnung 2	Rapid 45-2 1-zügig
Hersteller	OBO
Dimension	53x100x2000
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	130,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,6547 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 100, Kanalhöhe 53

Artikelnummer: 6113000



Abmessungen

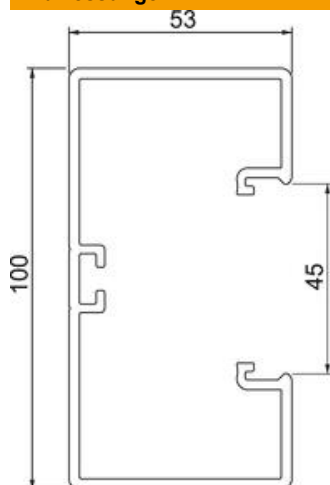

Länge	2.000 mm
Breite	100 mm
Höhe	53 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Anzahl der steckbaren Trennwände	1
Ausführung Rückwand (Innenseite)	durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig	ja
Bodenlochung	mit Bodenlochung
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Nutzquerschnitt	4400 mm ²
Oberteil mitgeliefert	ja
Oberteilbreite	45 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP40
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C