


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Artikelnummer: 6113073



Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.

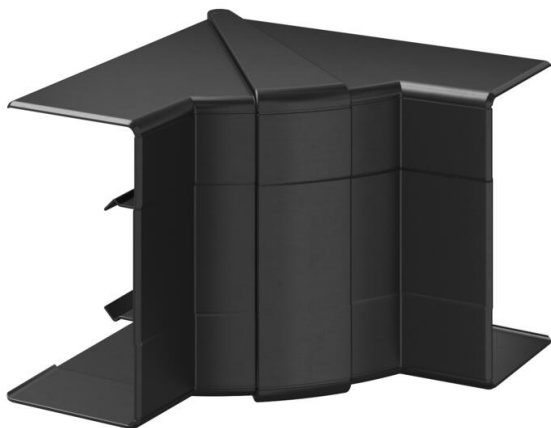

Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6113073
Typ	GK-IH53100SW
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	variabel
Hersteller	OBO
Dimension	110x145x145
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,856 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8818 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Länge	145 mm
Breite	110 mm
Höhe	58 mm

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Artikelnummer: 6113073



Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Haubenformteil
Form	symmetrisch
für Kanal-Abmessung	53 x 100 mm
für Kanalbreite	100 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzfolie	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	97 mm
Winkelbereich min.	83 mm