

Technisches Datenblatt

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ
53100

Artikelnummer: 6113100



T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53100 auf die Systemgröße 53100.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6113100
Typ	GK-TR53100RW
Bezeichnung 1	T-Stück Adapter
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2
Hersteller	OBO
Dimension	160x62x56
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2318 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ
53100

Artikelnummer: 6113100



Abmessungen

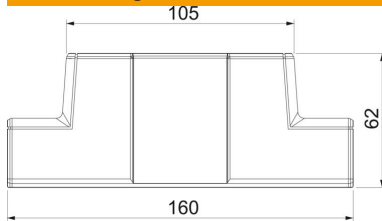

Länge	160 mm
Breite	62 mm
Höhe	55,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	0
Ausführung	Haubenformteil
für Kanalbreite	100 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	nein
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C