

# Technisches Datenblatt

## Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

Artikelnummer: 6113214



Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanal-segmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 130 mm.



**PC/ABS** Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

### Stammdaten

Artikelnummer	6113214
Typ	GK-KS45-2AL
Bezeichnung 1	Stoßstellenabdeckung
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2 130
Hersteller	OBO
Dimension	133x55x15
Farbe	aluminium
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,45 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1003 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung

Artikelnummer: 6113214



### Abmessungen

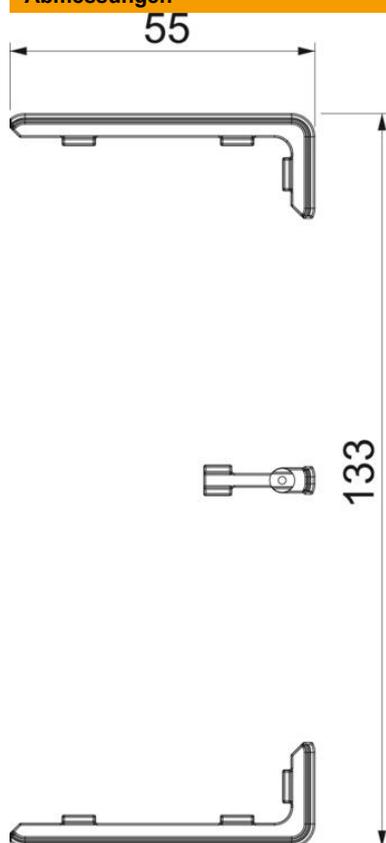

Länge	15 mm
Breite	55 mm
Höhe	17 mm

### Technische Daten

Ausführung	Kanalschnittkaschierung
Befestigungsart	Schieben (vor Montage)
Form	symmetrisch
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Oberteilbreite	45 mm
Schutzart	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C