

# Technisches Datenblatt

## Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130

Artikelnummer: 6113220

**OBO**  
BETTERMANN

Außeneck 90° zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.



**PVC** Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6113220
Typ	GK-AS53130RW
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	starre Form
Hersteller	OBO
Dimension	190x190x130
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	56,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,3281 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6113220

### Abmessungen

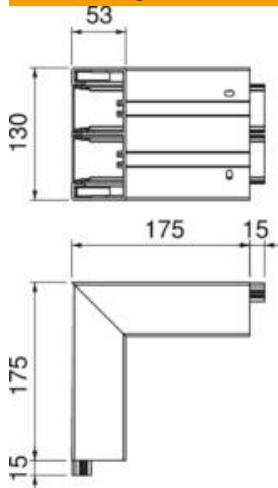

Länge	175 mm
Breite	130 mm
Höhe	53 mm

### Technische Daten

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil und Oberteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	nein
Kabelhaltekammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	45 mm
Oberteilbreite 2	45 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP40
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm