

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130

Artikelnummer: 6113262



Flachwinkel zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6113262
Typ	GK-FS53130LGR
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	starre Form
Hersteller	OBO
Dimension	200x200x130
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	60,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,8749 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130

Artikelnummer: 6113262



Abmessungen

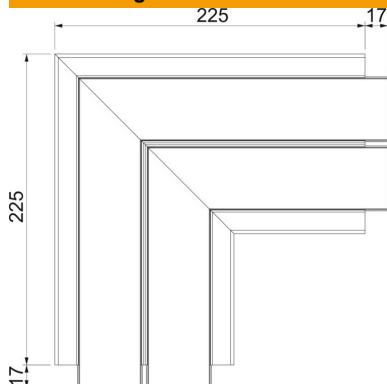

Länge	225 mm
Breite	130 mm
Höhe	53 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung	Unterteil und Oberteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	45 mm
Oberteilbreite 2	45 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzart	IP40
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm