

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ
GK-53130
Artikelnummer: 6113274



Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.



PC/
ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol


Stammdaten	
Artikelnummer	6113274
Typ	GK-FH53130AL
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	Haubenformteil
Hersteller	OBO
Dimension	172x172x56
Farbe	aluminium
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8752 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ
GK-53130
Artikelnummer: 6113274

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

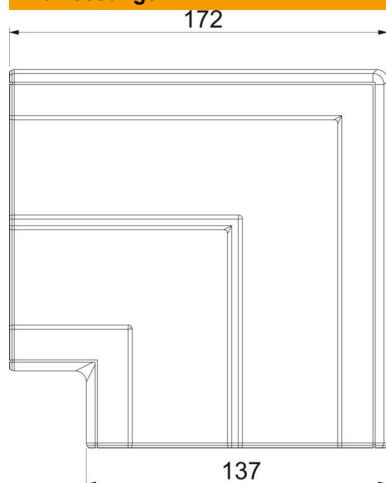

Länge	172 mm
Breite	137 mm
Höhe	55,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Haubenformteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhaltekammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm