

Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130

Artikelnummer: 6113284



Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53130.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6113284
Typ	GK-E53130AL
Bezeichnung 1	Endstück
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2 130
Hersteller	OBO
Dimension	136x56x22
Farbe	aluminium
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2267 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130

Artikelnummer: 6113284



Abmessungen

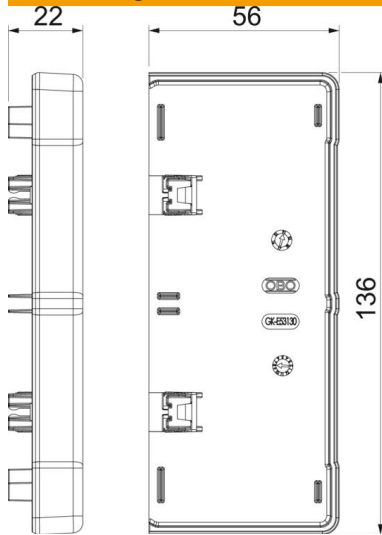

Länge	22 mm
Breite	136 mm
Höhe	56 mm

Technische Daten

Ausführung	symmetrisch
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Geeignet für	links/rechts
Halogenfrei	ja
Schnittkaschierung	ja
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C