

# Technisches Datenblatt

**T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130**

**Artikelnummer: 6113304**



T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53130 auf die Systemgröße 53130.



**PC/ABS** Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

<b>Stammdaten</b>	
Artikelnummer	6113304
Typ	GK-TR53130AL
Bezeichnung 1	T-Stück Adapter
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2 2-zügig
Hersteller	OBO
Dimension	190x52x56
Farbe	aluminium
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,514 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3423 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130

Artikelnummer: 6113304



## Abmessungen

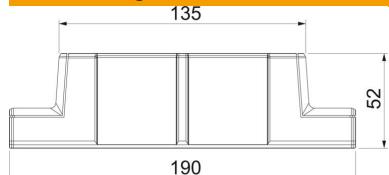

Länge	190 mm
Breite	52 mm
Höhe	55,5 mm

## Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Haubenformteil
für Kanalbreite	130 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	nein
Temperaturbereich max.	60 °C
Temperaturbereich min.	-15 °C