

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

Artikelnummer: 6113424



Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar.



PC/
ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6113424
Typ	GK-AH53165AL
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	variabel
Hersteller	OBO
Dimension	175x88x88
Farbe	aluminium
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9,23 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3723 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165


Artikelnummer: 6113424

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

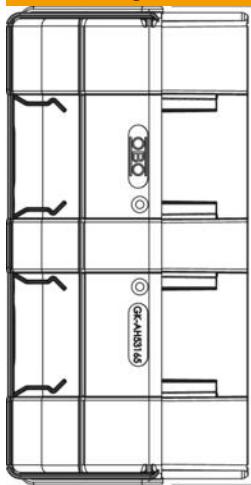

Länge	88 mm
Breite	175 mm
Höhe	55 mm

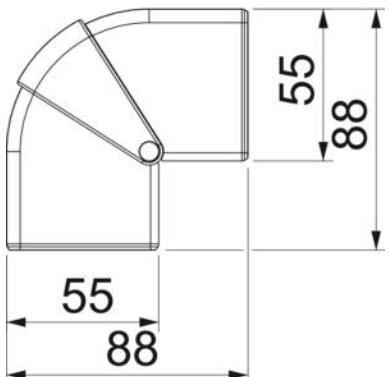

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

Artikelnummer: 6113424



Technische Daten

Ausführung für Kanalbreite	Haubenformteil
für Kanalhöhe	165 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	110 mm
Winkelbereich min.	80 mm