

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

Artikelnummer: 6113450



Flachwinkel zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6113450
Typ	GK-FS53165RW
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	starre Form
Hersteller	OBO
Dimension	200x200x165
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	64.5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,7255 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

Artikelnummer: 6113450



Abmessungen

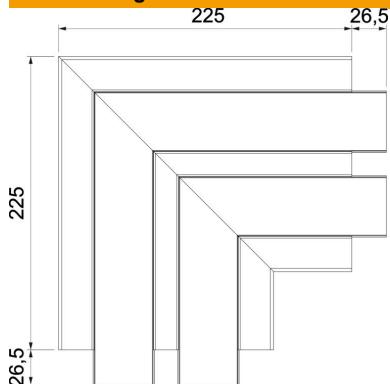

Länge	225 mm
Breite	165 mm
Höhe	53 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	2
Ausführung für Kanalbreite	Unterteil und Oberteil 165 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinde	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
Montagelochung im Boden	ja
Oberteilbreite	45 mm
Oberteilbreite 2	45 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzart	IP40
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm