

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ
GK-53165

Artikelnummer: 6113464



Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6113464
Typ	GK-FH53165AL
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Bezeichnung 2	Haubenformteil
Hersteller	OBO
Dimension	207x207x56
Farbe	aluminium
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,04 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ
GK-53165

Artikelnummer: 6113464



Abmessungen

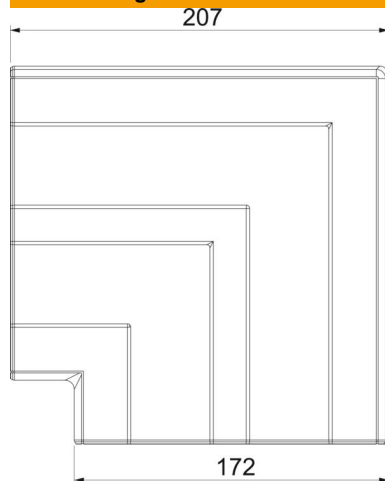

Länge	207 mm
Breite	172 mm
Höhe	55,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Oberteile	1
Ausführung	Haubenformteil
für Kanalbreite	165 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Richtungsänderung	vertikal steigend/fallend
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm