

Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

Artikelnummer: 6113472

OBO
BETTERMANN



Endstück zum seitlichen Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 GK und GA 53165.



PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6113472
Typ	GK-E53165LGR
Bezeichnung 1	Endstück
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2 165
Hersteller	OBO
Dimension	171x56x22
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,561 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2595 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53165

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6113472

Abmessungen

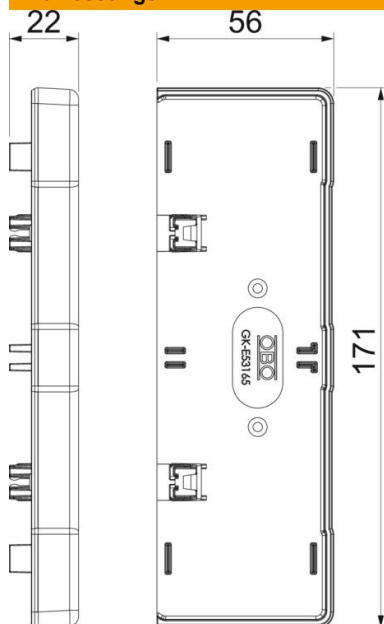

Länge	22 mm
Breite	171 mm
Höhe	56 mm

Technische Daten

Ausführung	symmetrisch
Befestigungsart	aufrastbar
für Kanalbreite	165 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Geeignet für	links/rechts
Halogenfrei	ja
Schnittkaschierung	ja
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C