

Technisches Datenblatt

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53165

Artikelnummer: 6113480



T-Stück Adapter zur Erstellung eines 90°-Abzweiges von der Systemgröße 53165 auf die Systemgröße 53165.



PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6113480
Typ	GK-TR53165RW
Bezeichnung 1	T-Stück Adapter
Bezeichnung 2	für Rapid 45-2 165
Hersteller	OBO
Dimension	225x62x56
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,545 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2637 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53165

Artikelnummer: 6113480

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

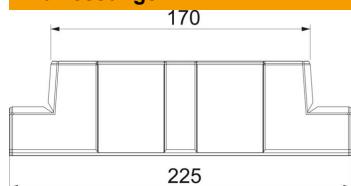

Länge	225 mm
Breite	62 mm
Höhe	55,5 mm



Technische Daten

Anzahl der Oberteile	0
Ausführung	Haubenformteil
für Kanalbreite	165 mm
für Kanalhöhe	53 mm
Halogenfrei	ja
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Montagelochung im Boden	nein
Oberteilbreite	0 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm
Schutzart	IP40
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Symmetrisch	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-15 °C